

# Funktionsraumausstattung

## Form 1-4



### Flanschplatten

Zum Verschließen von Kabeleinführungen.

**Material:**

PVC, 3 mm,  
Brandverhalten nach UL 94-V0


**Farbe:**

RAL 7004

**Lieferumfang:**

Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Seitenwandmodule Höhe mm	VE	Best.-Nr. SV
150	10 St.	<b>9673.195</b>
200/600	10 St.	<b>9673.192</b>

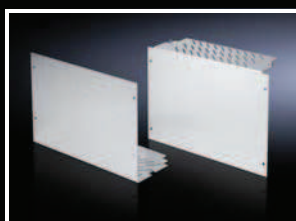

### Abdeckplatten

#### für rückwärtiges Sammelschienensystem im Kabelangiererraum

Zur Abtrennung eines Bereiches des Kabelangiererschrankes für ein rückwärtig montiertes Sammelschienensystem.

Für die Befestigung ist eine Hilfskonstruktion aus Mini-TS Profilen erforderlich, an der die Abdeckplatten eingehängt und befestigt werden.

**Material:**

Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm

**Lieferumfang:**

Inkl. Befestigungsmaterial.

**! Zusätzlich wird benötigt:**

- Rahmenanschlussstück (4 St. SV 9673.901), siehe Seite 663.
- Eckverbinder (2 St. SV 9673.902), siehe Seite 663.
- TS Montageschiene 17 x 17 mm für SV 9673.5X0 (2 St. SV 9673.915, 2 St. SV 9673.953), siehe Seite 656.
- TS Montageschiene 17 x 17 mm für SV 9673.5X2 (2 St. SV 9673.920 oder 2 St. SV 9673.940, 2 St. SV 9673.983), siehe Seite 656.



Für Schranktiefe mm	Für Schrankbreite mm	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE	Best.-Nr. SV
600	300	297	540	170,5	2 Satz	<b>9673.530<sup>1)</sup></b>
600	400	397	540	170,5	2 Satz	<b>9673.540<sup>1)</sup></b>
600	600	597	540	170,5	2 Satz	<b>9673.560<sup>1)</sup></b>
600/800	300	297	841	245,5	1 Satz	<b>9673.532<sup>2)</sup></b>
600/800	400	397	841	245,5	1 Satz	<b>9673.542<sup>2)</sup></b>
600/800	600	597	841	245,5	1 Satz	<b>9673.562<sup>2)</sup></b>

<sup>1)</sup> Geeignet für RiLine60 und Maxi-PLS 1600/2000

<sup>2)</sup> Geeignet für RiLine60, Maxi-PLS 1600/2000/3200 und Flat-PLS



### Anschlussraum Form 4b

#### für modulares Abgangsfeld

Zur Abschottung der Anschlüsse (Klemmen) von Geräteraum, Sammelschienenraum und Kabelangiererraum gemäß Bauform 4b nach IEC 61 439-2.

Die Anschlussräume werden passend zu den Höhen der Funktionsräume an die Funktionsraum-Seitenwandmodule im Kabelangiererraum angebaut.

An dem im Lieferumfang enthaltenen Montagebügel kann eine Klemmleiste bei Bedarf montiert werden.

**Material:**

Stahlblech, verzinkt, 1,5 mm

**Lieferumfang:**

Inkl. Befestigungsmaterial.

**Hinweis:**

Für den Einbau der Anschlussräume muss die Breite des Kabelangierfeldes mindestens 400 mm betragen!

Für Funktionsraumhöhe mm	Für Schrankbreite mm <sup>1)</sup>	VE	Best.-Nr. SV
150	400/600	1 Satz	<b>9674.701</b>
200	400/600	1 Satz	<b>9674.702</b>
250	400/600	1 Satz	<b>9674.707</b>
300	400/600	1 Satz	<b>9674.703</b>
400	400/600	1 Satz	<b>9674.704</b>
600	400/600	1 Satz	<b>9674.706</b>

<sup>1)</sup> Schrankbreite des Kabelangierfeldes

**! Zusätzlich wird benötigt:**

Funktionsraum-Seitenwandmodule für innere Unterteilung, siehe Seite 345.