

Funktionsraumausstattung

Form 1-4



Flanschplatten

für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Zum Verschließen von Kabeleinführungen.

Material:

- PVC, 3 mm
- Brandverhalten nach UL 94-V0

Farbe:

- RAL 7004

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Seitenwandmodule Höhe mm	VE	Best.-Nr.
150	10 St.	9673.195
200/600	10 St.	9673.192
300	4 St.	9673.193
400	4 St.	9673.194



Anschlussraum Form 4b

für modulares Abgangsfeld

Zur Abschottung der Anschlüsse (Klemmen) von Geräteraum, Sammelschienenraum und Kabelrangiererraum gemäß Bauform 4b nach IEC 61 439-2. Die Anschlussräume werden passend zu den Höhen der Funktionsräume an die Funktionsraum-Seitenwandmodule im Kabelrangiererraum angebaut. An dem im Lieferumfang enthaltenen Montagebügel kann eine Klemmleiste bei Bedarf montiert werden.

Material:

- Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial


Hinweis:

- Für den Einbau der Anschlussräume muss die Breite des Kabelrangierfeldes mindestens 400 mm betragen

Für Funktionsraumhöhe mm	Für Kabelrangierfeldbreite mm	VE	Best.-Nr.
150	400/600	1 Satz	9674.701
200	400/600	1 Satz	9674.702
300	400/600	1 Satz	9674.703
400	400/600	1 Satz	9674.704
600	400/600	1 Satz	9674.706

Zusätzlich wird benötigt:

- Funktionsraum-Seitenwandmodule für innere Unterteilung, siehe Seite 283

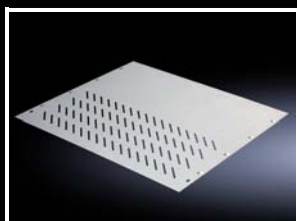

Funktionsraumteiler

- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen
- Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4

Material:

- Stahlblech, 1,25 mm

Oberfläche:

- Verzinkt

Hinweis:

- Für den Einbau eines Funktionsraumteilers sind 2 Montagewinkel erforderlich

Zusätzlich wird benötigt:

- Montagewinkel, siehe Seite 286



Mit Belüftungsöffnung

Für Schrankbreite mm	Für Funktionsraumtiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
400	425	306	445	4 St.	9673.444
400	600	306	588	4 St.	9673.445
400	800	306	788	4 St.	9673.448
600	425	506	445	4 St.	9673.464
600	600	506	588	4 St.	9673.465
600	800	506	788	4 St.	9673.468
800	425	706	445	4 St.	9673.484
800	600	706	588	4 St.	9673.485
800	800	706	788	4 St.	9673.488