

Einschublüfter/Drucklüfter für 482,6 mm (19")



Zubehör für Klimatisierung Seite 473 Software & Service Seite 515

Lieferumfang:

- Anschlussfertig verdrahtete Einheit
- Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial (bei Einschublüfter/Einschublüfter Vario)
- Inkl. Filtermatte (bei Drucklüfter)

Lieferumfang Führungsrahmen:

- Führungsrahmen
- Inkl. Steckverbindung und montiertem Anschlusskabel (3 m)
- Anbauwinkel zur optionalen Befestigung an der 482,6 mm (19")-Bauweise
- Befestigungsmaterial


! Zusätzlich wird benötigt:

Führungsrahmen entsprechend der Anwendung mitbestellen (nur bei Einschublüfter Vario).

Approbationen:
Finden Sie im Internet.

Detailzeichnungen:
Finden Sie im Internet.

Kennlinienfelder:
Finden Sie im Internet.

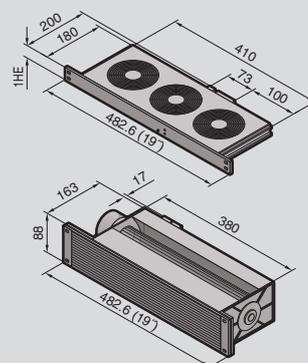

Einschublüfter, Luftleistung 320/480 m³/h

Best.-Nr. SK	3340.024 ¹⁾	3340.115 ¹⁾	3340.230	3341.024 ¹⁾	3341.115	3341.230	Seite
2 Lüfter Achsabstand 85 mm	■						
3 Lüfter Achsabstand 85 mm				■			
Bemessungsbetriebsspannung Volt, Hz	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC) 50/60	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC) 50/60	
Abmessungen mm B x H x T	482,6 (19") x 44 (1 HE) x 200						
Luftleistung freiblasend	320 m³/h			480 m³/h			

Bemessungsstrom max.	0,49 A	0,46 A/0,46 A	0,24 A/0,22 A	0,74 A	0,69 A/0,69 A	0,36 A/0,33 A	
Vorsicherung T	6,0 A						
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +55°C						
Geräuschpegel	51 dB (A)	52 dB (A)	51 dB (A)		52 dB (A)	51 dB (A)	

Zubehör

Digitale Temperaturanzeige/-regler	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Schaltschrank-Innentemperaturregler	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Drehzahlregler	-	3120.200	3120.200	-	3120.200	3120.200	477

Best.-Nr. SK	3342.024 ¹⁾	3342.115 ¹⁾	3342.230	3342.500 ²⁾³⁾	Seite
3 Lüfter Achsabstand 105 mm	■				
Bemessungsbetriebsspannung Volt, Hz	24 (DC)	115 (AC), 50/60	230 (AC) 50/60	24 (DC) 115 - 230 (AC)	
Abmessungen mm B x H x T	482,6 (19") x 44 (1 HE) x 200				
Luftleistung freiblasend	480 m³/h				

Bemessungsstrom max.	0,74 A	0,69 A/0,69 A	0,36 A/0,33 A	0,85 A	
Vorsicherung T	6,0 A				
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis +55°C				
Geräuschpegel	51 dB (A)	52 dB (A)	51 dB (A)		

Zubehör

Digitale Temperaturanzeige/-regler	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	475
Schaltschrank-Innentemperaturregler	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	476
Drehzahlregler	-	3120.200	3120.200	-	477

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage. ²⁾ Einschublüfter für metrische Profilschienen auf Anfrage. ³⁾ Ausführung mit Überwachung.