



1

Führungssäulen mit Bund - light line

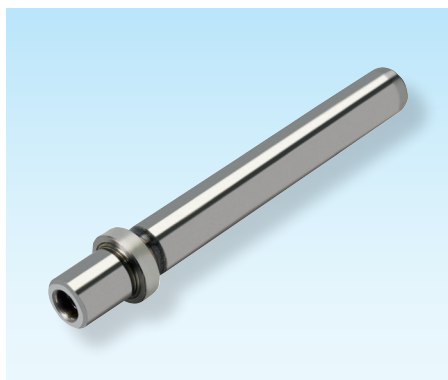

Guide pillars with collar - light line

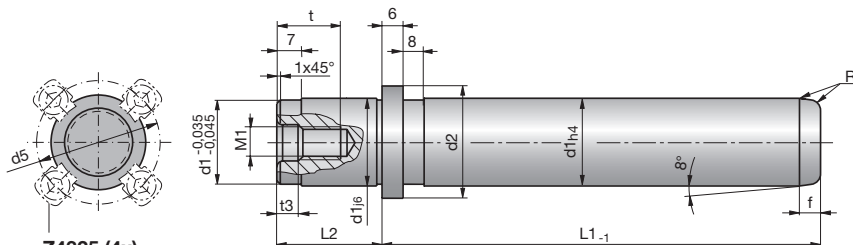

Z4325 (4x)

Nicht im Lieferumfang enthalten
Not included in the extent of delivery
Non compris dans le volume de livraison

Colonnes de guidage avec épaulement - light line

SN4322-

Mat.: ST
63±2HRC
DIN 9825-4/ISO 9182-5




SN4322-d1-L1




light line

Nur mit Gleitführungsbuchsen einsetzbar
Can only be used with guide bushes
Peut seulement être utilisé avec des bagues de guidage

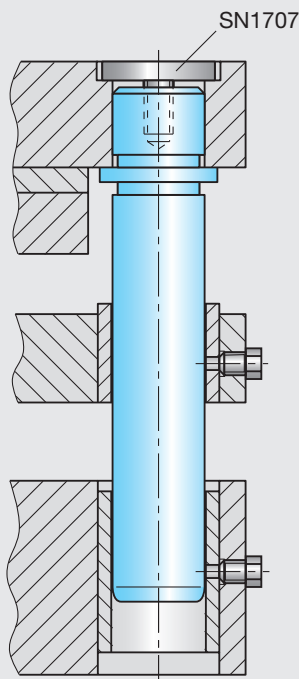

d1	L1	L2	d2	M1	t	f	R	d5	t3	
19/20	100	23	25	8	20	4	3	34	6	
	112	23	25	8	20	4	3	34	6	
	125	23	25	8	20	4	3	34	6	
	140	23	25	8	20	4	3	34	6	
	160	23	25	8	20	4	3	34	6	
	180	23	25	8	20	4	3	34	6	
24/25	100	30	32	8	20	6	5	41	6	
	112	30	32	8	20	6	5	41	6	
	125	30	32	8	20	6	5	41	6	
	140	30	32	8	20	6	5	41	6	
	160	30	32	8	20	6	5	41	6	
	180	30	32	8	20	6	5	41	6	
200	200	30	32	8	20	6	5	41	6	
	224	30	32	8	20	6	5	41	6	
	250	30	32	8	20	6	5	41	6	
	30/32	112	37	40	8	20	6	5	49	6
		125	37	40	8	20	6	5	49	6
		140	37	40	8	20	6	5	49	6
160		37	40	8	20	6	5	49	6	
180		37	40	8	20	6	5	49	6	
200		37	40	8	20	6	5	49	6	
224	224	37	40	8	20	6	5	49	6	
	250	37	40	8	20	6	5	49	6	
	280	37	40	8	20	6	5	49	6	
	315	37	40	8	20	6	5	49	6	
	38/40	125	37	50	8	20	6	5	59	6
		140	37	50	8	20	6	5	59	6
160		37	50	8	20	6	5	59	6	
180		37	50	8	20	6	5	59	6	

D 3002A 07.2018

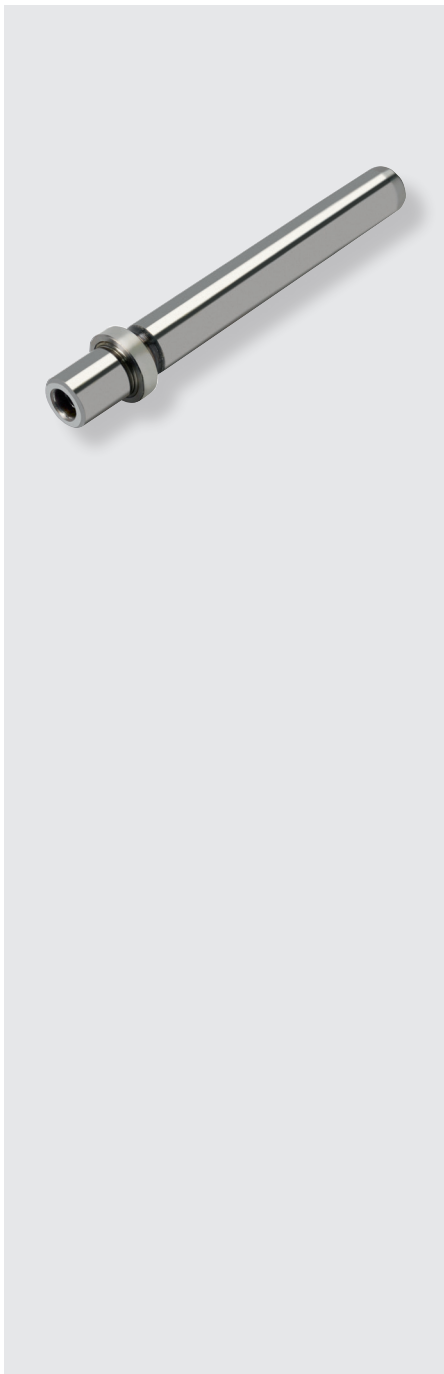

d1	L1	L2	d2	M1	t	f	R	d5	t3
38/40	200	37	50	8	20	6	5	59	6
	224	37	50	8	20	6	5	59	6
	250	37	50	8	20	6	5	59	6
	280	37	50	8	20	6	5	59	6
	315	37	50	8	20	6	5	59	6
48/50	355	37	50	8	20	6	5	59	6
	140	47	63	8	20	8	5	72	6
	160	47	63	8	20	8	5	72	6
	180	47	63	8	20	8	5	72	6
	200	47	63	8	20	8	5	72	6
	224	47	63	8	20	8	5	72	6
	250	47	63	8	20	8	5	72	6
	280	47	63	8	20	8	5	72	6
	315	47	63	8	20	8	5	72	6
	355	47	63	8	20	8	5	72	6
60/63	400	47	63	8	20	8	5	72	6
	160	47	80	8	20	8	5	89	6
	180	47	80	8	20	8	5	89	6
	200	47	80	8	20	8	5	89	6
	224	47	80	8	20	8	5	89	6
	250	47	80	8	20	8	5	89	6
	280	47	80	8	20	8	5	89	6
	315	47	80	8	20	8	5	89	6
80	355	47	80	8	20	8	5	89	6
	400	47	80	8	20	8	5	89	6
	200	60	95	12	30	8	5	104	9,5
	224	60	95	12	30	8	5	104	9,5
	250	60	95	12	30	8	5	104	9,5
	280	60	95	12	30	8	5	104	9,5
	315	60	95	12	30	8	5	104	9,5
	355	60	95	12	30	8	5	104	9,5
400	60	95	12	30	8	5	104	9,5	