


Auswerferstifte, rost- und säurebeständig

Ejector pins, stainless and acid resistance

Ejecteurs, inoxydable et résistance aux acides

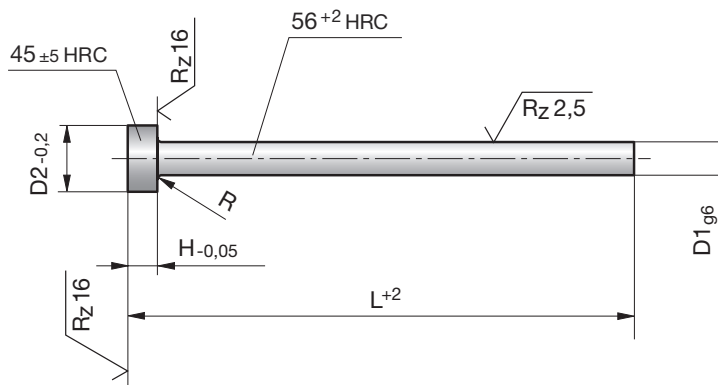

4

Z981-

Mat.: 1.4112
DIN ISO 6751, Type AH

Z981-D1-L



D1	L	D2	H	R
1	100	2,5	1,2	0,2
	125	2,5	1,2	0,2
1,5	250	3	1,5	0,2
	100	4	2	0,2
2	125	4	2	0,2
	160	4	2	0,2
	200	4	2	0,2
2,5	100	5	2	0,3
	125	5	2	0,3
	160	5	2	0,3
	200	5	2	0,3
2,7	200	5	2	0,3
	100	6	2	0,3
	125	6	2	0,3
	160	6	2	0,3
	200	6	2	0,3
3	250	6	2	0,3
	315	6	2	0,3
	100	7	2	0,3
	125	7	2	0,3
3,5	160	7	2	0,3
	200	7	2	0,3
	250	7	2	0,3
	100	8	2	0,3
4	160	8	2	0,3
	200	8	2	0,3
	250	8	2	0,3
	100	8	2	0,3

D1	L	D2	H	R	
4	315	8	2	0,3	
	4,5	100	8	2	0,3
4,5	125	8	2	0,3	
	160	8	2	0,3	
	200	8	2	0,3	
	250	8	2	0,3	
	100	10	2	0,3	
5	125	10	2	0,3	
	160	10	2	0,3	
	200	10	2	0,3	
	250	10	2	0,3	
	315	10	2	0,3	
5,5	100	10	2	0,3	
	125	10	2	0,3	
	160	10	2	0,3	
	200	10	2	0,3	
	250	10	2	0,3	
6	100	12	5	0,5	
	125	12	5	0,5	
	160	12	5	0,5	
	200	12	5	0,5	
	250	12	5	0,5	
6,5	315	12	5	0,5	
	250	12	5	0,5	
	7	250	12	5	0,5
	8	100	14	5	0,5
	8	125	14	5	0,5
160		14	5	0,5	

D1	L	D2	H	R
8	200	14	5	0,5
	250	14	5	0,5
	315	14	5	0,5
10	100	16	5	0,5
	125	16	5	0,5
	160	16	5	0,5
	200	16	5	0,5
	250	16	5	0,5
12	100	18	7	0,8
	125	18	7	0,8
	160	18	7	0,8
	200	18	7	0,8
	250	18	7	0,8