


SERIE 66



**RUOTE IN POLIURETANO “TR”,
NUCLEO IN POLIAMMIDE 6,
SUPPORTO FISSO TIPO NL**

Descrizione ruota

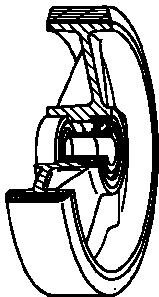


Rivestimento: in poliuretano “TR”, durezza 95 +/- 3 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza ad usura e lacerazione.

Nucleo: in poliammide 6.

Organi di rotolamento: Il mozzo è disponibile con foro boccola o con cuscinetti a rulli.

Descrizione supporto

Supporto leggero tipo NL (portata massima 400 daN)

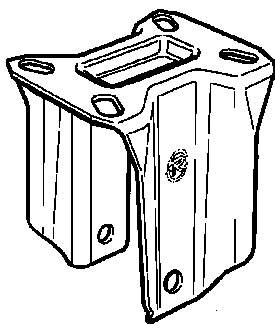

Supporto costituito da una forcella in lamiera di acciaio zincato elettroliticamente